


Anwendungsbeispiel

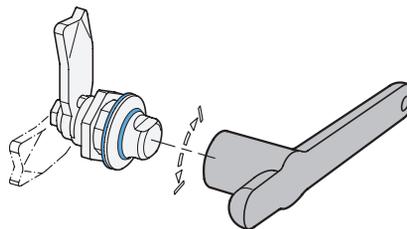

2 Form

- SW9 mit Zweikant SW9
- SW13 mit Zweikant SW13

1

l_1	d_1	d_2	h	l_2	sw	für Verriegelungen
82	23	5	42,7	35	9	GN 1150
82	23	5	42,7	35	13	GN 1150 / GN 115-AZ13

Ausführung

- Kunststoff
 - Thermoplast (Polyamid PA) **PA**
 - glasfaserverstärkt
 - blau **BL**
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite XYZ
- RoHS

Hinweis

Mit Steckschlüsseln GN 1151 lassen sich Verriegelungen in Hygienebereichen betätigen. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs schützen sie die Oberfläche des Antriebs vor Beschädigungen.

Die Bohrung d_2 dient der Aufbewahrung der Steckschlüssel z. B. nahe dem Verwendungsort oder erlaubt das Anbringen eines Schlüsselrings oder Halteseils zur Verliersicherung.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite XYZ
- Verriegelungen GN 1150 (Edelstahl, Fronthygiene, *Hygienic Design*) → Seite XYZ
- Verriegelungen GN 1150 (Edelstahl, Vollhygiene, *Hygienic Design*) → Seite XYZ
- Verriegelungen GN 115 (Edelstahl, Schutzart IP 69K) → Seite XYZ
- Halteseile GN 111.8 (Edelstahl A4) → Seite XYZ

Bestellbeispiel

1	l_1
2	Form
3	Werkstoff
4	Farbe

GN 1151-82-SW13-PA-BL

