

Scharniere

Stahl, zwei- oder dreiteilig



 


 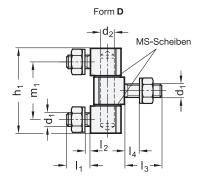


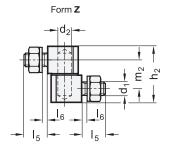











s Vierkant	b	d ₁	d₂ Stift	h ₁	h ₂	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄ max.	I ₅	I ₆	m ₁	m ₂
12	15	M 6	6	39,2	25,6	10	5	14	9	10	5	27,2	13,6
16	20	M 8	8	49	32,5	14	8	22	16	14	8	33	16,5

Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Stift Messing, vernickelt
- Scheibe Messing, vernickelt
- Sechskantmutter ISO 4032 Stahl verzinkt, blau passiviert
- Zahnscheiben DIN 6797 zur Schraubensicherung verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2121
- RoHS

Hinweis

Scharniere GN 129 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Die dreiteiligen, generell nicht aushängbaren Scharniere, eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 129.2 (Stahl / Edelstahl) → Seite 1328
- Scharniere GN 129.3 (Stahl) → Seite 1329

Bestellbeispiel	1	s
GN 129-16-D		Form