

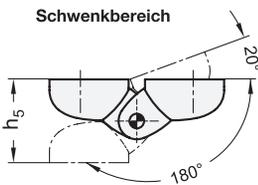
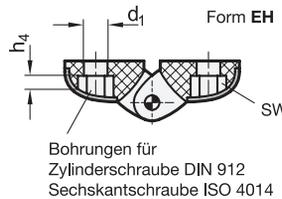


4 Form

- SH 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
- EH 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

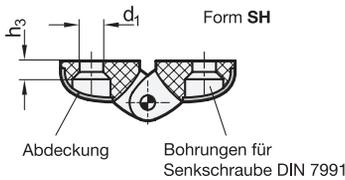

Montagehinweis

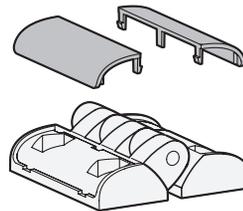

1		2		3												
l_1	l_2	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_3	m_1	m_2	sw				
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß	Form SH	Form EH					$-0,5$	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$				
40	38	40	39,5	4,5	4,5	3	13	9	4,5	4	18	17,5	25	25	7	
48	48	49	49,5	5,5	5,5	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	8,5	
48	48	49	49,5	-	6,5*	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	10	
65	63	65	65	6,5	6,5	5	21,5	15	7,5	7	30	29	40	40	10	

* nicht geeignet für Zylinderschraube DIN 912-M6

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 80 °C
- Stift
 - Kunststoff (Polyacetal POM)
- Abdeckung
 - Kunststoff (Polyacetal BPT)
 - schwarz, glänzend
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2126
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Design.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 122.2 (mit Abdeckungen) → Seite 1395
- Scharniere GN 238 (justierbar, mit Abdeckungen) → Seite 1372

Bestellbeispiel	1	l_1
	2	l_2
	3	d_1
GN 151.3-48-49-5,5-EH	4	Form