


Form A

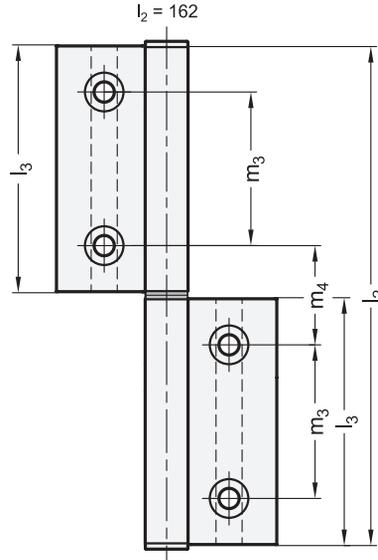


3 Form


- A Scharnierflügel außenliegend
- I Scharnierflügel innenliegend

4 Kennzeichen


- C mit Senkbohrungen

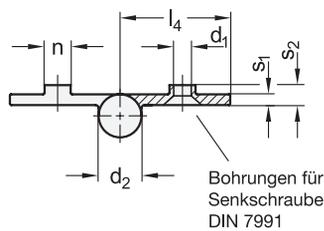


Form I

 

Montagehinweis

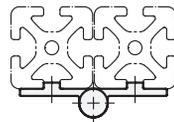

Form A

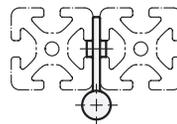

Form I

1		2															
l_1		l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_5	m_1		m_2	m_3	m_4	$n - 0,3$	s_1	s_2		
Form A	Form I							Form A	Form I								
72	86	82	6,6	14	40	36	43	40,8	55	42	-	-	8	3,5	6,5		
72	86	162	6,6	14	80	36	43	40,8	55	-	50	32	8	3,5	6,5		

Ausführung

- Aluminium eloxiert naturfarben
- Lagerbuchse / Abdeckkappe - Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) - graphitgrau, RAL 7024
- Steckkerbstift ISO 8741 Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

EL

Auf Anfrage

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

Hinweis

Scharniere GN 2292 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Durch den Führungssteg können sie schnell und einfach auf alle handelsüblichen Profilsystemen der Nenngröße 40 mm mit einer Nutbreite n befestigt werden.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen realisieren.

Bestellbeispiel

1	l_1
2	l_2
3	Form
4	Kennzeichen
5	Oberfläche

GN 2292-72-82-A-C-EL