


4 Form

- MS** Druckzapfen Messing
- KU** Druckzapfen Kunststoff
- DZ** Druckzapfen gehärtet
- ZK** Kugelzapfen
- KD** Kugelzapfen mit Druckstück

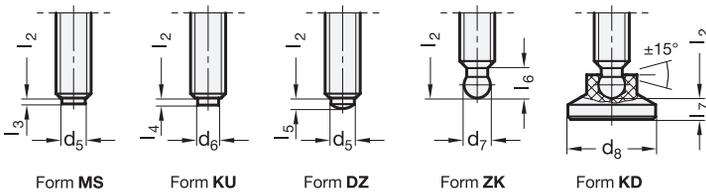

1 2 3

l ₁	d ₁	l ₂				d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇ +0,05	d ₈	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Rastweg	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇			
30	M 6	6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	31	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
45	M 6	6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	35	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
63	M 8	8	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	6	5	6,1	18	31	6,5	45	4	1,5	1,6	2,5	6,2	4,2
63	M 10	10	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	8	6,5	7,8	21	31	6,5	45	4	2	1,9	3,5	7,3	4,3

Ausführung

- Griffkörper
 - Zink-Druckguss
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, struktur matt ● **SW**
 - orange, RAL 2004, struktur matt ● **OS**
 - rot, RAL 3000, struktur matt ● **RS**
 - silber, RAL 9006, struktur matt ● **SR**
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Stahl (5,8), brüniert
- Druckzapfen
 - Form MS: Messing
 - Form KU: Kunststoff (POM)
 - Form DZ: Stahl, gehärtet (Linsenkuppe)
- Druckstück
Kunststoff (Polyacetal POM)
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, matt
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 2152
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Edelstahl-Schraubeneinsatz
- Flacher Hebel (GN 302)

5

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 306 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der MS- / KU-Druckzapfen vermeidet Druckstellen bzw. Beschädigungen am Spannungspunkt.

Mit dem gehärteten Druckzapfen (Form DZ) wird ein punktförmiger Druckpunkt erzielt.

Das bewegliche Druckstück (Form KD) lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren. Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Verstellbare Klemmhebel GN 300 (ohne Sonderzapfen)

→ Seite 428 / 429

Bestellbeispiel

1	l ₁
2	d ₁
3	l ₂
4	Form
5	Farbe

GN 306-45-M6-20-DZ-OS