


**3 Form**  
**B Befestigung beidseitig**

Anwendungsbeispiel

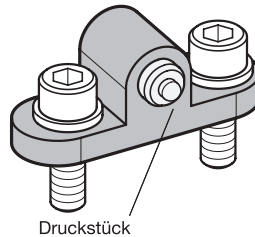

**1** **2**

b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub> für Schraube	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Länge l	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>
8	M 4	7	M 3	2,5	9,5	25	6	16	1,5
10	M 5	8	M 4	3,5	12	32	8	20	2
12	M 6	10	M 5	4	15	38	10	24	2,5
16	M 8	13	M 6	5	18,5	47	12	30	3
20	M 10	16	M 8	6	23	60	15	38	4

**Ausführung**

**4** **5**

- Edelstahl-Feinguss 1.4308 **NI**  
 matt gestrahlt **GS**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

**Hinweis**

Haltestücke GN 3492 befestigen Normteile mit Außengewinde wie z. B. Druckstücke oder Anschlagsschrauben schnell und einfach rechtwinklig zur Befestigungsebene. Über die Langlöcher und das Aufnahmegewinde lässt sich die Position der Haltestücke in zwei Richtungen einstellen.

Gegen ungewolltes Verstellen lässt sich das Normteil im Aufnahmegewinde mit einer klemmenden Gewindegewindestift, einer Kontermutter oder einem Gewindestift sichern.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite QVX
- Federnde Druckstücke GN 615.3 (mit Kugel, mit Innensechskant) → Seite QVX
- Federnde Druckstücke GN 615 (mit Kugel, mit Schlitz) → Seite QVX
- Gewindeflansche GN 3490 → Seite QVX

Bestellbeispiel

<b>1</b>	b <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>1</sub>
<b>3</b>	Form
<b>4</b>	Werkstoff
<b>5</b>	Oberfläche

**GN 3492-12-M6-B-NI-GS**

