


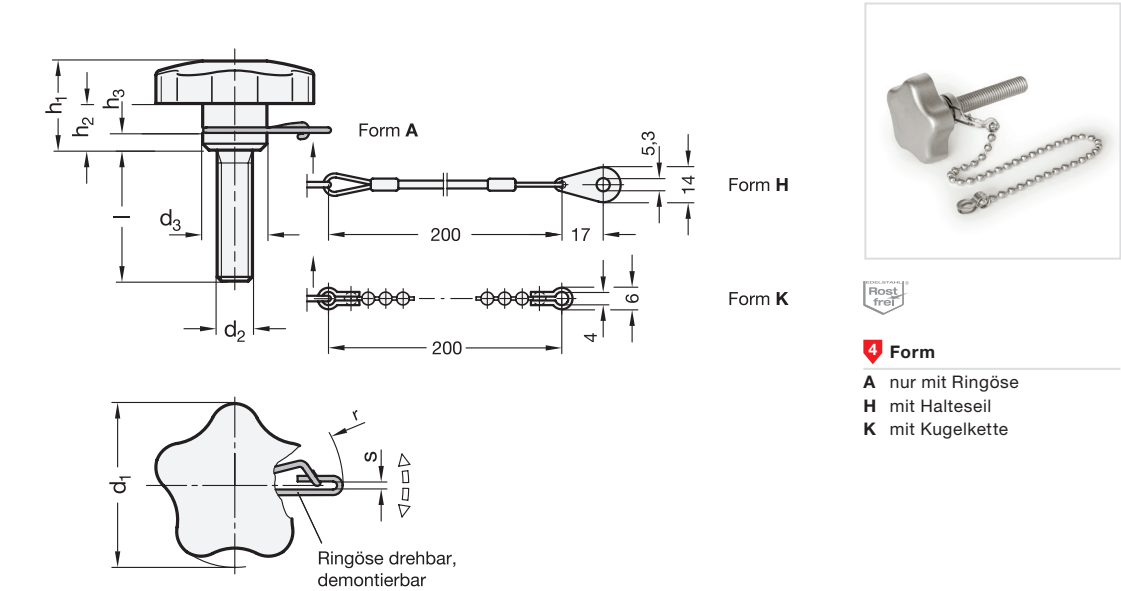

1						2		3				
d ₁	d ₂	Länge l				d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r ≈	s	
40	M 8	20	30	40	-	14	24	12	3,2	22,3	2,8	
50	M 10	20	30	40	-	18	30	17	3,9	29,6	3,2	
60	M 12	20	30	40	50	20	38	20	3,9	30,7	3,2	

Ausführung

- Griff
Edelstahl, nichtrostend, 1.4404 (A4)
- Nabe verschweißt
- matt gestrahlt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Ringöse GN 111.6
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- Kugellkette GN 111.5 (Form K)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- Halteseil GN 111.2 (Form H)
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- Kugellketten / Halteseile in anderen Längen
- mit Spiral-Halteseil GN 111.4
- andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

Hinweis

Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334.13 können über die Kugellkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden. Die Sterngriffe werden **montiert** (mit Ringöse und Kugellkette bzw. Halteseil) geliefert. Original ELESА-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESА S.p.A.

siehe auch...

- Edelstahl-Kugellketten GN 111.5 → Seite 1174
- Edelstahl-Halteseile GN 111.2 → Seite 1176
- Spiral-Halteseile GN 111.4 → Seite 1175
- Edelstahl-Ringösen GN 111.6 → Seite 1179
- Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel		1	d ₁
		2	d ₂
		3	Länge l
		4	Form
GN 5334.13-60-M12-40-A			