



Ansicht von oben

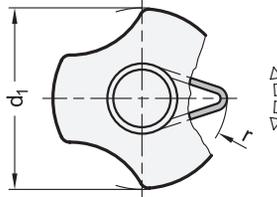


Ringöse drehbar,
nicht demontierbar

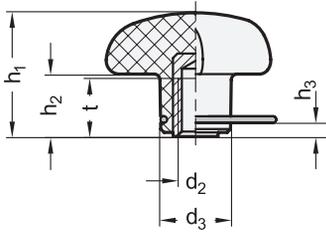

4 Verliersicherung

P mit Kunststoff-Kugelkette

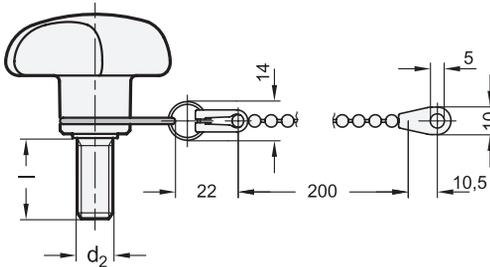

1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	t min.
25	M 5	16	12	20	10	2,4	20	10
32	M 6	20	14	23	11,5	2,7	21	10
40	M 8	30	16	27	13,5	3,2	21,5	13
50	M 10	40	19	30	15	3,6	22,5	17

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 60 °C
- schwarz, matt
- Buchse / Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Ringöse / Kugelkette
Thermoplast (Polyacetal POM)
- Schlüsselring
Edelstahl
- nichtrostend
- chemisch geschwärtzt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Messingbuchse
- mit Schraube, Stahl verzinkt
- Kunststoff-Kugelketten in anderen Längen

Hinweis

Dreisterngriffe GN 5342.13 können über die Kugelkette an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Dreisterngriffe werden **montiert** (mit Kunststoff-Kugelkette) geliefert.

siehe auch...

- *Sterngriffe GN 5337.13 (mit Verliersicherung)* → Seite 572
- *Sterngriffe GN 6336.13 (mit Verliersicherung)* → Seite 551
- *Dreisterngriffe GN 5342 (Thermoplast, Buchse Edelstahl)* → Seite 594
- *Dreisterngriffschrauben GN 5342 (Thermoplast, Schraube Edelstahl)* → Seite 595
- *Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse)

1	d ₁
2	d ₂
4	Verliersicherung

GN 5342.13-40-M8-P

Bestellbeispiel (Schraube)

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Verliersicherung

GN 5342.13-50-M10-40-P

