


elesa
Original design M.2000

Anwendungsbeispiel

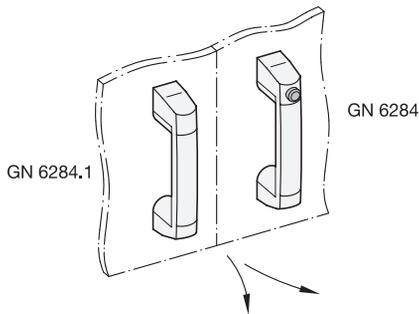

² l ₁ ±1	³ d	b	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	t
180	M 6	35	65	24	212,5	113	20	12

Ausführung

Griff ¹ ⁴

Kunststoff, Polyamid **PA**

- glasfaserverstärkt
- selbstverlöschend, UL-94 V0
- Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C
- schwarz, matt **● SW**

Gewindebuchsen

Messing

RoHS

Bügelgriffe GN 6284.1 sind als Komplementärgriff auf Bügelgriffe GN 6284 mit elektrischer Schaltfunktion abgestimmt.

Hinweise	Seite
GN 6284 Bügelgriffe (mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet)	QVX

Technische Informationen

Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
GN 6284.1-PA-180-M6-SW

1	Werkstoff
2	l ₁
3	d
4	Farbe