


**Verwendung**


Abdeckprofil



Einfassprofil

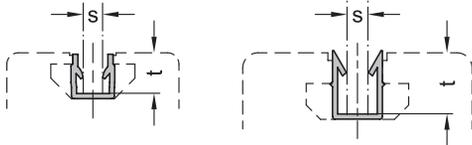

**Anwendungsbeispiel**

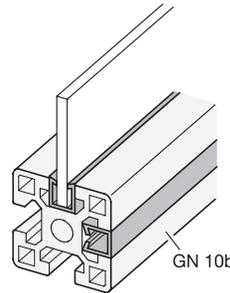

<b>n</b>	Länge <b>l</b> in Meter	<b>Gebinde</b> Stück	<b>b</b> ≈	<b>h</b> ≈	<b>s</b> Klemmbereich	<b>t</b>
8	2	4	10	8,5	4 ... 6	8
10	2	4	14	13	4 ... 6	11,5*

\* 13,5 bei Aluprofil 10b-454510L + 10b-459010L

**Ausführung**

**Kunststoff**, Polypropylen (PP)  
schwarz

RoHS



● **KS**

Abdeck- und Einfassprofile GN 70b werden in die Nut von Aluprofilen eingesetzt.

Bei der Verwendung als Abdeckprofil werden sie mit der geschlossenen Seite nach außen verbaut. So schützen sie die Nut gegen Staub und Schmutz, decken darin verlegte Kabel und Schläuche ab und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Für die Verwendung als Einfassprofil werden sie mit der offenen Seite nach außen verbaut. So können Flächenelemente wie z. B. Scheiben aus Glas oder PMMA direkt in der Nut fixiert werden.

Abdeck- und Einfassprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Hinweise	Seite
GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)	234
GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)	235

Technische Informationen	Hauptkatalog Seite
Kunststoff-Eigenschaften	2158

<b>Bestellbeispiel</b>  <b>GN 70b-10-KS-2-4</b>	1 n
	2 Werkstoff / Farbe
	3 Länge l
	4 Gebinde