



Verwendung


Abdeckprofil

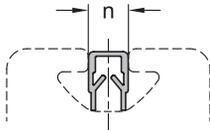

Einfassprofil

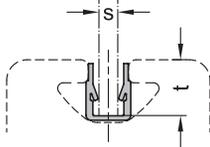

Anwendungsbeispiel

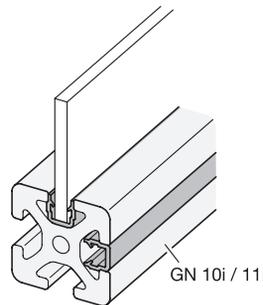

n	Länge l in Meter	Gebinde Stück	b ≈	h ≈	s Klemmbereich	t
6	2	4	10	9	2 - 3,5	8
8	2	4	13	10,5	4 - 6	10,5

Ausführung

- Kunststoff (Polypropylen PP)
 - schwarz
 - natur



- *Kunststoff-Eigenschaften* → QVX
- RoHS



Hinweis

Abdeck- und Einfassprofile GN 70i werden in die Nut von Aluprofilen eingesetzt.

Bei der Verwendung als Abdeckprofil werden sie mit der geschlossenen Seite nach außen verbaut. So schützen sie die Nut gegen Staub und Schmutz, decken darin verlegte Kabel und Schläuche ab und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Für die Verwendung als Einfassprofil werden sie mit der offenen Seite nach außen verbaut. So können Flächenelemente wie z. B. Scheiben aus Glas oder PMMA direkt in der Nut fixiert werden.

Abdeck- und Einfassprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

siehe auch...

- *Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht)* → Seite QVX
- *Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer)* → Seite QVX
- *Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten)* → Seite QVX

Bestellbeispiel

GN 70i-8-KS-2-4

1	n
2	Farbe
3	Länge l
4	Gebinde

