


Anwendungsbeispiel

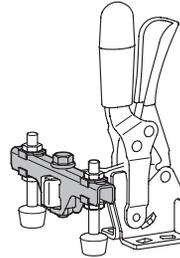

m	h ₁	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	Länge l	für Schnellspanner			
											GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	GN 860	GN 862
85	16	12,5	11,5	15	6,2	M 6	5,7	12	37	100	130	130	125	130
100	18	25	14	18	8,2	M 8	6,3	15,5	43	120	230	230	200	230

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert
RoHS



ST

Spannarmverbreiterungen GN 801.1 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Position der Spannschrauben ist ebenfalls über Länglöcher wählbar, eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen (mit Gelenk)	QVX
GN 809.1 Spannarmverlängerungen	QVX
GN 804 Andrückschrauben	QVX
GN 807 Andrückschrauben	QVX

Bestellbeispiel

GN 801.1-85-16-ST

1	m
2	h ₁
3	Werkstoff

