


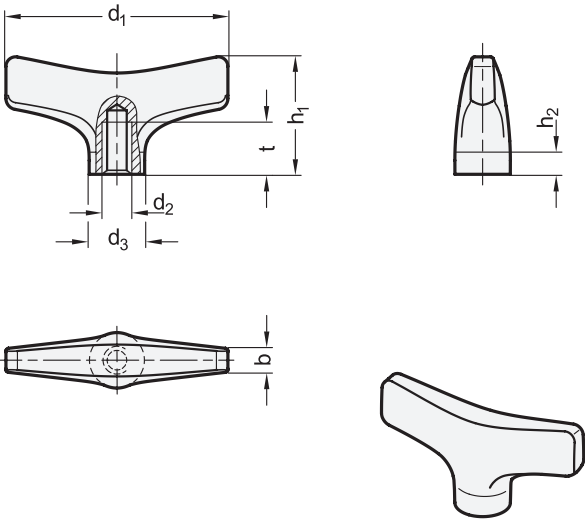

1 d₁	2 d₂	b	d₃	h₁	h₂ ≈	t min.
32	M 5	4	9	18	3	8
32	M 6	4	9	18	3	9
40	M 6	4	11	21	3	9
40	M 8	4	11	21	3	12
50	M 8	6	13	26	3	12
50	M 10	6	13	26	3	15
63	M 10	11	16	33	4	15
63	M 12	11	16	33	4	18

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)
 - matt gestrahlt
 - poliert
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

3

MT

PL

Hinweis

Flügelmuttern GN 8340 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelmuttern darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

siehe auch...

- Flügelmuttern GN 8341 (Edelstahl, [Hygienic Design](#)) → Seite QVX
- Flügelschrauben GN 8350 (Edelstahl) → Seite QVX
- Flügelmuttern GN 432 (Edelstahl) → Seite QVX
- Flügelmuttern GN 434 (Edelstahl) → Seite QVX
- Flügelmuttern GN 834 (Edelstahl) → Seite QVX
- T-Griffe GN 5063 (Edelstahl) → Seite QVX

Bestellbeispiel	1 d₁
1 2 3 GN 8340-32-M5-MT	2 d₂
	3 Oberfläche