


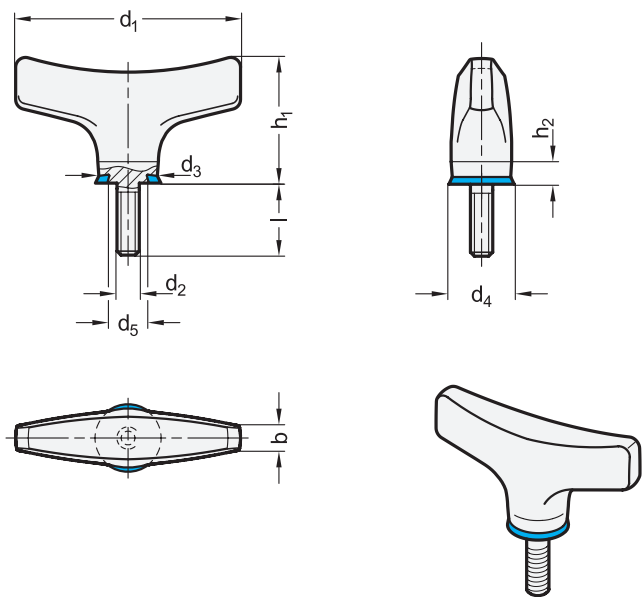

1	2	3			b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈
		d1	d2	Länge l						
		40	M 4	8 12 16	4	11	11,8	7	22	4
		50	M 5	12 16 20	5	13	13,8	9	28	5
		63	M 6	16 20 25	7	16	16,8	12	35	6

Ausführung		4	5
Flügelschraube			
Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)			
• mattiert (Ra < 0,8 µm)		MT	
• poliert (Ra < 0,8 µm)		PL	
Dichtring			
• H-NBR			H
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C			
• EPDM			E
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C			
• FKM			F
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C			
• FDA-konformer Werkstoff			
• blau			
• Härte 85 ±5 Shore A			

RoHS

Flügelschrauben GN 8351 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Oberfläche PL, sowie mit Dichtring H und E sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flügelschrauben spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkraften erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Hinweise	Seite
GN 8350 Flügelschrauben (Edelstahl)	71
GN 8341 Flügelmuttern (Edelstahl, Hygienic Design)	72

Technische Informationen	Hauptkatalog Seite
Produktfamilie Hygienic Design	16
Kunststoff-Eigenschaften	2158
Edelstahl-Eigenschaften	2166

Zubehör	
GN 7600 Dichtringe	1596

Bestellbeispiel		1	d1
		2	d2
		3	Länge l
		4	Oberfläche
		5	Werkstoff (Dichtring)
GN 8351-50-M5-16-MT-E			